


ミスミ

## スパイラルチューブ 汎用

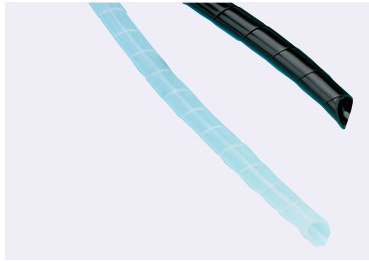

ココが  
特長

### 軟質ポリエチレン製のスパイラルチューブ

- スパイラルチューブは、プラスチックの弾力性による柔軟性、復元力に優れ、電線への取付作業を容易に行うことができます。
- 取り外し、再使用が可能で、配線の変更に有効
- どの位置からも電線の取り出し・分枝が可能



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

全長5m

在庫品

1箱単位  
1~4箱まで


**3** 日目出荷

**RoHS**

### 使用例



■ 1箱の梱包状態

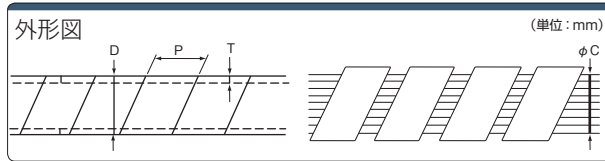

### 仕様

材質	軟質ポリエチレン
参考使用温度範囲	-40℃~+60℃
色	乳白色、黒



Order  
注文例

型番 - 色 - 全長  
**FP2.6** - **N** - **5**

型番 - 色 - 1箱  
**FP4** - **B** - **1P**

### 規格表

型番	色	内径φC	外径φD	肉厚T	ピッチP	適合電線外径φC	重量(g/m)	
FP2.6	N (乳白色)	2.6	3.8	0.6	7.0	2.6~7.0	7.9	
FP4		4.0	5.6	0.8		4.0~12.0	9.8	
FP6		6.0	7.6	1.0		6.0~18.0	15.0	
FP8		8.0	10.0			8.0~25.0	18.9	
FP10	B (黒)	10.0	12.0	1.2	15.0	10.0~30.0	35.2	
FP12		12.0	14.0			12.0~35.0	43.7	
FP15		15.0	17.4	15.0~45.0		53.5		
FP20		20.0	23.0	1.5		20.0~60.0	64.6	
FP25		25.0	28.4	1.7		22.0	25.0~75.0	129.7



### ■ 指定長5mの単価

1本単位

### ■ 1箱の単価

1箱単位

型番	色	全長(m)	1本単位		1箱	全長(m)	1箱単位	
			¥通常単価	通常出荷日			¥通常単価	通常出荷日
FP2.6	N	5	310	在庫品	1P	100	1,510	3日目
	B		440				1,750	
FP4	N		370				1,880	
	B		520				2,250	
FP6	N		540				2,250	
	B		610				2,750	
FP8	N		830				1,850	
	B		910				2,120	
FP10	N		1,050				2,140	
	B		1,160				2,190	
FP12	N		1,180				2,750	
	B		1,250				3,240	
FP15	N	1,280	3,860					
	B	1,480	4,610					
FP20	N	2,200	2,930					
	B	2,500	3,430					
FP25	N	2,530	3,340					
	B	2,890	3,640					

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 **検索**

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。