




# Tamponi in uretano

-Svasatura L selezionabile/L specificabile-

Dati CAD

Alle varianti materiale sono stati aggiunti l'uretano resistente all'abrasione/l'uretano termoresistente. Per i dettagli sulle caratteristiche, vedere P.1485

Tipo	Con ghiera flangiata				M	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Colore
	Solo uretano	Ossido nero	Nichelatura chimica	1.4301				
selezionabile	AZXS	AZXC	AZXS	AZXS	M3	5	3	Shore A95
	AZXH	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXM	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXL	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXH	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXM	AZXC	AZXS	AZXS				
specificabile	AZXS	AZXC	AZXS	AZXS	M4	7	4	Shore A90
	AZXH	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXM	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXL	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXH	AZXC	AZXS	AZXS				
	AZXM	AZXC	AZXS	AZXS				

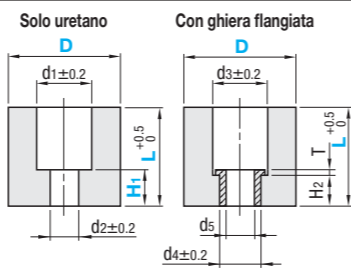

**Diametro foro del bullone applicabile**

Misura bullone	Solo uretano	Con ghiera flangiata				
	d1	d2	d3	d4	d5	T
M3	6	4	8	5.5	3.5	
M4	8	5	9.5	6.5	4.5	2
M5	9.5	6	11	8	5.5	
M6	11	7	13	9	6.6	
M8	14	9	15.5	11.5	9	
M10	18	11	19	14	11	3
M12	20	14	22	17	14	
M16	26	18	28	22	18	4

## Dimensione L selezionabile

Codice componente	Tipo	D	Selezione L	(M) Bulloni applicabili	Solo uretano H <sub>1</sub>	Ghiera H <sub>2</sub>	Prezzo unitario Q.tà 1-4									
							Solo uretano		Con ghiera flangiata							
Solo uretano	AZXS (Shore A95) AZXH (Shore A90) AZXM (Shore A70) AZXL (Shore A50) AZXH (Shore A90)	12	12	M3	5	3	2,70	3,20	3,80	-						
		15	12 15				4	4,80	5,40	3,90	4,50					
		20	20 25				4A	2,90	3,40	4,40	4,00	5,00	6,00	4,10	4,70	
		25	20 25				M5	6	3,50	4,00	5,20	4,90	5,60	6,80	5,00	5,60
		30	20 25 30				M6	8	3,80	4,40	5,60	5,10	6,00	7,20	5,20	6,00
		40	25 30 40				M8	10	5,40	6,00	8,00	7,20	7,60	9,60	7,30	9,70
Con ghiera flangiata	AZXC (Shore A90) AZXC (Shore A70) AZXC (Shore A50) AZXC (Shore A90)	40	30 40	M10	12	10	5,40	6,00	8,00	7,20	7,60	9,60	7,30	9,70		
		50	30 40 50				M12	10	6,90	8,00	9,00	8,80	9,60	10,60	8,90	11,40
		60	30 40 50				M12	15	9,00	10,00	13,00	10,90	11,60	14,60	11,00	13,20

## Dimensione L specificabile

Codice componente	Tipo	D	L	(M) Bulloni applicabili	Solo uretano		Con ghiera flangiata
					H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	
Solo uretano	AZXS (Shore A95) AZXH (Shore A90) AZXM (Shore A70) AZXL (Shore A50) AZXH (Shore A90)	15	15-80 (Con ghiera flangiata)	M3 M4	5	3	5 (M3) 7 (M4)
		20					7 (M4 M5)
		25					8 (M6 M8)
		30					8 (M6 M8)
Con ghiera flangiata	AZXC (Shore A90) AZXC (Shore A70) AZXC (Shore A50) AZXC (Shore A90)	40	25-150 30-150 (Con ghiera flangiata)	M10 M12	12	10	10 (M10 M12)
		50					10 (M12)
		60					15 (M16)
		100					15 (M16)

Quando il tipo con ghiera è selezionato, la dimensione H<sub>2</sub> è fissa.

D	Prezzo unitario standard Q.tà 1-4														
	AZXS - AZXH - AZXM - AZXL (x1.0)					AZXC - AZCH - AZCM - AZCL (x1.0)					AZXS - AZCH - AZCM - AZCL - M				
	Min-L-40	L41-60	L61-80	L81-100	L101-150	Min-L-40	L41-60	L61-80	L81-100	L101-150	Min-L-40	L41-60	L61-80	L81-100	L101-150
15	4,10	5,20	5,90	-	-	5,00	6,10	6,70	-	-	5,10	6,20	6,80	-	-
20	4,60	5,70	6,40	-	-	5,50	6,50	7,20	-	-	5,60	6,60	7,30	-	-
25	5,10	5,90	6,70	-	-	6,30	7,20	7,90	-	-	6,40	7,30	8,00	-	-
30	5,90	6,70	7,60	-	-	7,20	7,90	8,80	-	-	7,30	8,00	8,90	-	-
40	8,50	10,20	11,80	13,50	17,60	9,90	11,60	13,20	14,90	19,00	10,00	11,70	13,30	15,00	19,10
50	10,90	13,50	15,90	18,50	25,30	12,30	14,90	17,30	20,00	26,60	12,40	15,00	17,40	20,10	26,70
60	14,30	17,60	21,90	27,00	36,20	15,70	19,10	23,30	28,40	37,50	15,80	19,20	23,40	28,50	37,60
80	21,00	28,60	36,20	44,50	62,20	22,40	30,00	37,50	46,00	63,60	22,50	30,10	37,60	46,10	63,70
100	29,40	38,70	49,60	61,40	87,40	30,90	40,10	50,90	62,70	88,80	31,00	40,20	51,00	62,80	88,90


È possibile ricavare il prezzo di questo prodotto moltiplicando il prezzo unitario indicato in tabella per il tasso del materiale.

Codice componente	L	M	H <sub>1</sub>	Sconto volumi elevati P.92			
				Quantità	Tasso	Prezzo di listino	5%
AZXC25	20	M6	-	1-4	5-19	20-49	50-100
AZXL50	96	M10	20	1-4	5-19	20-49	50-100
AZCM40	70	M10	-	1-4	5-19	20-49	50-100

**Giorni consegna** **8 Giorni** Express A 3,00 EUR/pezzo P.92  
\*Addetto Express di 8,10 EUR per 3 o più pezzi identici.

**Uretano resistente all'abrasione/Uretano termoresistente**

**8 Giorni** Express A 3,00 EUR/pezzo P.92  
\*Addetto Express di 8,10 EUR per 3 o più pezzi identici.

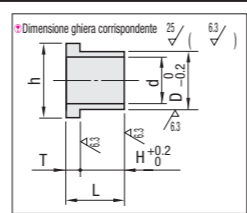

N. ghiera	d	D	H	T	L	h
3	3,5	5,5	5	7	7,5	
4	4,5	6,5	5	7	8,5	
4A	5,5	8	7	2	9	10
5	5,5	8	8	10	12	
6	6,6	9	8	10	12	
8	9	11,5	6	8	14,5	
8A	10	11,4	10	3	17	20
10	11	14	10	3	13	17
12	14	17	10	4	19	26
16	18	22	15	4	19	26

Ghiere ordinabili separatamente. Vedere P.1497.



# Tamponi in uretano

-Foro svasato specificabile-

Dati CAD

Alle varianti materiale sono stati aggiunti l'uretano resistente all'abrasione/l'uretano resistente all'abrasione Vulkollan®/l'uretano termoresistente. Per i dettagli sulle caratteristiche, vedere P.1485

Tipo	Classe standard	Classe di precisione	M	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Colore
AZFH	AZAH	Shore A90				
AZFM	AZAM	Shore A70				
AZFL	-	Shore A50				
AZFY	-	Shore A30				
AZFHE	-	Shore A90				
AZFM	-	Shore A70	Grigio			
AZFL	-	Shore A50				
AZFM	-	Shore A70				
AZFL	-	Shore A50				
AZFM	-	Shore A70				
AZFL	-	Shore A50				
AZFM	-	Shore A92	Beige			
AZFL	-	Shore A70				
AZFM	-	Shore A92				
AZFL	-	Shore A70				
AZFM	-	Shore A92				
AZFL	-	Shore A70				
AZFM	-	Shore A68	Marrone scuro			
AZFL	-	Shore A90				
AZFM	-	Shore A90				
AZFL	-	Shore A70				
AZFM	-	Shore A90				
AZFL	-	Shore A70				
AZFM	-	Shore A90	Marrone			
AZFL	-	Shore A90				
AZFM	-	Shore A90				
AZFL	-	Shore A90				
AZFM	-	Shore A90				
AZFL	-	Shore A90				



**Proprietà dell'uretano a bassa repulsione** P.1486

**Valori caratteristici dell'uretano antistatico**

Resistenza di volume intrinseca	2,1x10 <sup>10</sup> Ω · cm
Resistività di superficie	4,0x10 <sup>10</sup> Ω

(Condizioni: temperatura 30°C, umidità 60%) \*Stesse proprietà dell'uretano, a parità di durezza, ad eccezione della proprietà menzionata sopra.

**Classe standard**

Dimensioni	Tolleranza D
50 o inf.	±0.2
51-60	±0.3
61-100	±0.5

**Classe di precisione**

Dimensioni	Tolleranza
6-100	±0.1
101-200	±0.15
2-50	±0.15
51-	±0.15

## Specificabile

Codice componente	D	V	H	G	L	Colore C	Prezzo unitario Q.tà 1-4												
							AZFS	AZFH	AZFL	AZFY	AZAH	AZAM	AZFHE	AZFM	AZFL	ZVULFH	ZVULFM	AZEFH	AZEFM
8-15 (Incrementi di 1mm)	2-10	3<H<L	3-90	Quando L-H<30 G<D-4	6-40	N (Colore naturale)	7,80	5,60	8,40	10,10	7,70	10,70	7,60	10,60	11,40	16,90	18,20	9,40	10,10
							8,50	6,10	9,10	11,00	8,20	11,80	8,30	11,60	12,40	18,50	20,00	10,40	11,20
							9,10	6,50	9,70	11,60	8,70	12,50	8,80	12,20	13,10	-	-	11,00	11,80
							10,30	7,40	11,10	13,20	10,00	13,60	9,90	13,70	14,90	21,80	23,60	12,00	12,90
							11,00	7,90	11,80	14,10	10,50	14,70	10,60	14,90	15,90	23,80	25,80	13,00	13,90
							12,00	8,60	12,90	15,40	11,50	16,30	11,70	16,40	17,50	-	-	14,40	15,40
16-30 (Incrementi di 5mm)	2-16	3<H<L	3-90	Quando L-H<30 G<D-4	6-40	N (Colore naturale)	15,80	11,30	16,90	20,20	14,50	21,50	15,30	21,40	22,90	34,30	36,80	18,90	20,30
							18,40	13,20	19,80	23,60	16,80	24,90	18,20	25,40	27,20	40,50	43,80	21,90	23,60
							21,20	15,20	22,80	27,30	19,40	29,50	21,00	28,30	31,60	-	-	25,90	27,80
							30,50	21,80	32,70	39,10	27,90	43,20	30,20	42,30	45,30	-	-	37,80	40,70
							51,20	36,60	54,90	65,50	46,10	70,10	50,60	70,80	75,90	-	-	61,40	66,10
							22,20	16,00	24,00	28,60	20,50	30,70	22,10	31,00	33,30	49,60	53,60	26,90	28,90
31-45 (Incrementi di 5mm)	5-25	5<H<L	3-90	Quando L-H<30 G<D-4	6-40	N (Colore naturale)	27,70	19,80	29,70	35,40	25,10	37,40	27,40	38,20	41,00	60,90	66,00	32,80	35,30
							32,40	23,20	34,80	41,50	29,30	43,20	32,10	44,80	48,10	-	-	37,80	40,70
							43,60	31,20	46,80	55,90	39,30	59,00	43,20	60,40	64,70	-	-	51,70	55,60
							75,70	54,10	81,10	96,90	67,00	102,10	74,80	104,80	112,30	-	-	89,40	96,20
							34,30	24,50	36,70	43,90	31,00	46,90	33,90	47,40	50,90				